



Produktbeschreibung


MVP, MVP-S:

Munters Hubfenster mit Seil oder Gurt

- Optimale Lüftungsmöglichkeit in kälterem Klima
- Schützt Tiere und Gebäudeinneres vor Zugluft und Kälte
- Hubfenster isolieren bei vollem Lichteinfall
- Die Lexan Polycarbonat Doppelstegplatten sind UV stabil und haben eine Garantie von 10 Jahren auf ihre Lichtdurchlässigkeit
- Optimaler Lichteinfall
- 3 m breite Sektionen mit unterschiedlichen Höhen bis 170 cm
- Einfache Montage direkt an die Wandöffnung
- Bedienung: Manuell oder mit Getriebemotor, optional mit Klimasteuerung
- Bei Bedarf Vogelschutznetze auf der Innenseite

MVP, MVP-S: Munters Hubfenster

Munters Hubfenster wurden für Ställe, Vorwartehefe und Melkhäuser entwickelt, wo der Bedarf einer Isolierung besteht und kein Frost in das Gebäude eindringen soll. MVP (Munters Ventilation Panel) mit Drahtseilsystem und MVP-S (Munters Ventilation Panel- Strips) mit Gurtsystem sind leicht zu installieren. Wenige und sehr leichte Bauteile tragen dazu bei, schnell flexible Seitenwände für ein Gebäude zu schaffen, welche Ventilation und Isolierung gleichermaßen ermöglichen.

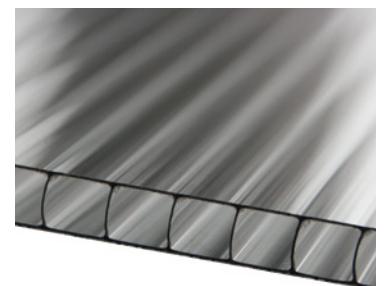

MVP - Munters ventilation panels

Produktbeschreibung

Die Munters Hubfenster Systeme zeichnen sich durch einfache Montage und Stabilität aus.

Die 10 mm Lexan Doppelstegplatte ist UV stabil, isoliert in geschlossenem Zustand und liegt in der Schienenführung direkt an der Öffnung an. Um Festfrieren bei hoher Feuchte zu vermeiden, können zusätzlich Dichtungsbänder montiert werden.

Munters Hubfenster finden Verwendung landwirtschaftlichen Gebäuden aller Art. Sie sind besonders zweckdienlich für Ställe in kaltem Klima aber auch für Kälberställe, Melkhäuser und Vorwarenhöfe in gemäßigttem Klima.

Das MVP Hubfenster wird herkömmlich mit einem Zugsystem mit VA-Draht bewegt. Dies geschieht entweder manuell oder mit Motor und optionaler Master/Center Klimasteuerung.

Alternativ kommt das MVP-S Hubfenster zum Einsatz bei größeren und längeren Öffnungen. MVP-S öffnet und schließt mit einem Gurtsystem über eine Welle und einem Getriebemotor, der ebenfalls mit der Munters Master/Center Klimasteuerung kombiniert werden kann.

Technische Daten

	MVP	MVP-S
Max Höhe	140 cm	170 cm
Max Länge	50 m	70 m
Elektro	230 V	230 V
Funktion	Öffnet von oben nach unten	Öffnet von oben nach unten
Antrieb	Handkurbel oder Motor	Motor
Zubehör	Munters NaturalMaster/Center Klimasteuerung	Munters NaturalMaster/Center Klimasteuerung



MVP und MVP-S Munters Hubfenster sind entwickelt und hergestellt von Munters A/S, Dänemark



Australia Phone +61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, **Brazil** Phone +55 41 3317 5050, contato@munters.com, **Canada** Phone +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **China** Phone +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, **Denmark** Phone +45 98 623 311, aghort@munters.dk, **India** Phone +91 20 6681 8900, info@munters.in, **Indonesia** Phone +66 2 642 2670, info@munters.co.th, **Italy** Phone +39 0183 5211, info@munters.it, **Japan** Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, **Korea** Phone +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, **Mexico** Phone +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, **Singapore** Phone +65 7 446 828, info@munters.com.sg, **South Africa and Sub-Sahara Countries** Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za, **Spain** Phone +39 0183 5211, info@munters.it, **Sweden** Phone +46 8 6266 300, info@munters.se, **Thailand** Phone +66 2 6422 670, info@munters.co.th, **Turkey** Phone +90 262 7513 750, info@muntersform.com, **USA** Phone +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **Export & Other countries** Phone +39 0183 5211, info@munters.it

Ihr Fachhändler