

# IceDry serien

## Sorptionsavfuktare



### Frostfritt med Munters Icedry

Med en Munters IceDry blir frysrummet fritt från is och frost. Detta uppnås tack vare Munters effektiva avfuktningsteknik som skapar en låg relativ fuktighet även i minusgrader. Enkelt uttryckt kan man säga att IceDry äter is. Halkrisken är nu minimal varför arbetsplatsen också blir säkrare. Även dimma och kondens är borta till stor glädje för bland andra frysrummets truckförare.

Tack vare IceDry's förmåga att ta bort is och frost har nu frysrummet en automatisk avfrostningsfunktion vilket betyder högre effektivitet. Även effektiviteten på förångarna ökar samt att risken för mekaniska fel pga ispåväxt minimeras. Mindre kassationer och högre kvalitet på produkter och emballage är andra positiva effekter.

IceDry installeras antingen i luftslussen eller direkt i frysrummet. För enkel åtkomst placeras själva kontrollenheten med fördel utanför själva frysutrymmet.

Passa även på att installera en avfuktare i omklädningsrummet, kläderna torkar fortare samtidigt som lukt och bakterier minskar dramatiskt.

### Vilken storlek ska jag välja?

IceDry finns i tre olika storlekar, valet beror på en rad faktorer till exempel; storlek på frysutrymmet men också hur mycket fukt som läcker in utifrån. För mera information kontakta ditt närmaste Munters kontor.

#### PRODUKTINFORMATION

## IceDry30

#### Egenskaper

- Automatisk avfrostningsfunktion skapar en is och frostfri miljö
- Inga hala golv betyder en säkrare arbetsplats
- Högre produktion och färre mekaniska fel ger lägre underhållskostnader
- Minskade kassationer skapar bättre kvalitet



**Munters**



The Humidity Expert

## Model IceDry30

Nedanstående ritning endast som referens till måttabell.

Skalenliga och måttsatta AutoCAD ritningar finns inmonterade i Munters DryCap program.

## Måttuppgifter för det externa elskåpet

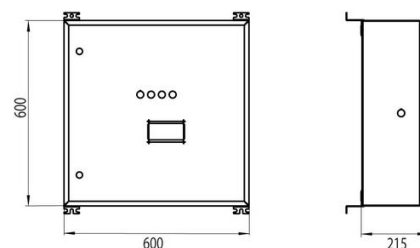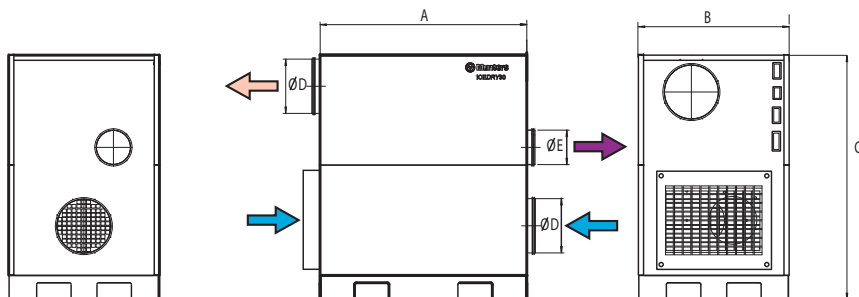

## Tillbehör

Anslutningskablar IceDry30  
170 17 978-01 (10 m)

Bredd (A)	Djup (B)	Höjd (C)	Diam, (D)	Diam. (E)	Vikt
1200 mm	875 mm	1425 mm	315 mm	200 mm	260 kg

## Teknisk specifikation

		Elektrisk skyddsklass (aggregat)	IP33
		Elektrisk skyddsklass (elskåp)	IP54
		Tillåten omgivningstemperatur (°C)	
<b>Processluft</b>		aggregat	-25-0
Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	3000	Tillåten omgivningstemperatur, externt elskåp (°C)	-25-10 *
Statiskt tryck (Pa)	300	Tillåten omgivningstemperatur, externt elskåp (°C)	10-25 *
		* ska konfigureras vid beställningen	.

### Anslutningseffekt, spänning och strömförbrukning

Anslutningseffekt (kW)	22,6
200V 3-50Hz (A)	79,2
200V 3-60Hz (A)	79,2
230V 3-50Hz (A)	65,2
380V 3-50Hz (A)	39,4
400V 3-50Hz (A)	38,0
415V 3-50Hz (A)	36,8
440V 3-60Hz (A)	36,2
460V 3-60Hz (A)	35,1
480V 3-60Hz (A)	33,8
	18

### Övriga tekniska data

Max. ljudnivå utan luftkanaler (dBA)	75
Lufffilter, standard	G3

### Munters Europe AB

### Avfuktning Sverige

Email: [avfuktning@munters.se](mailto:avfuktning@munters.se), webb: [www.munters.se](http://www.munters.se)

Munters Europe AB  
Isaffjordsgatan 1  
Tel +46 8-626 6300  
Fax +46 8-754 8594

Munters Europe AB  
Box 131  
421 22 Västra Frölunda  
Tel 010-451 5471  
Fax 031-709 84 29

Munters Europe AB  
Stenxegatan 21H  
213 76 Malmö  
Tel 010-451 5472  
Fax 040-22 31 03

Munters Europe AB  
Gärdevägen 5C  
856 50 Sundsvall  
Tel 010-451 5470  
Fax 060-56 67 47

Munters Europe AB  
Östra Nygatan 104  
931 35 Skellefteå  
Tel 010-451 5469  
Fax 0910-521 99



# Munters