


Ophængte luftvarmere

GA

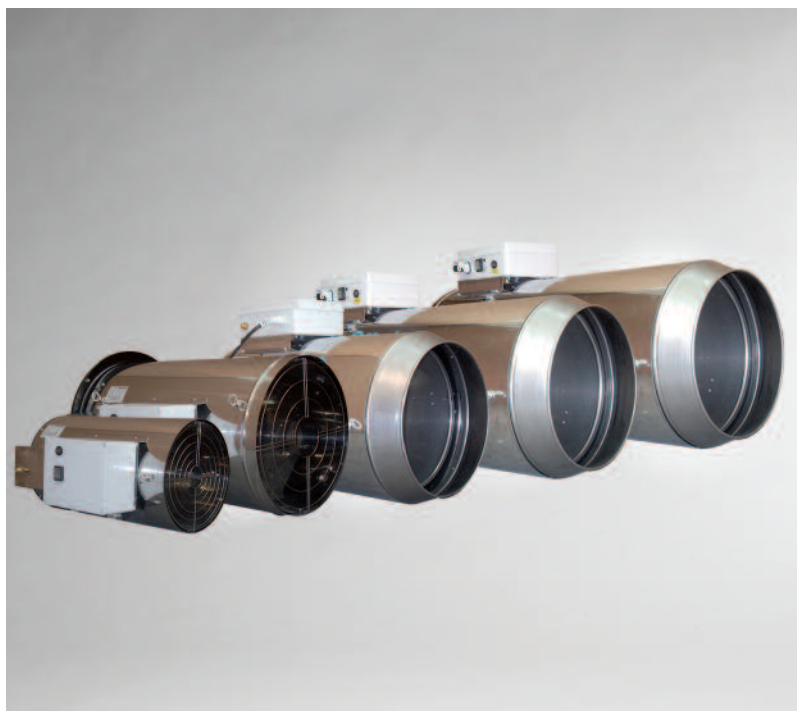

Fotoet viser fuldt udstyrede luftvarmere: GA15, GA30, GA55, GA95 og GA95t.

GA ophængte luftvarmere er designet til at give omkostningseffektive opvarmingsløsninger og kan anvendes til en lang række områder, herunder drivhuse, fjerkræstalde og andre husdyrbygninger.

Teknisk basis

Alle modeller fungerer efter princippet om direkte fyret gasopvarmning. Herved anvendes en kraftfuld blæser til at tvinge luft gennem et forbrændingskammer, hvor brænderen er placeret. Når luften passerer gennem brænderen, overføres al den varme, der frigives i forbrændingsprocessen, til luftstrømmen. Det giver luftvarmeren 100% termisk effektivitet. Luftvarmerens varmeproduktion kan varieres ved hjælp af manuel justering af en reguleringsventil.

Design

GA-luftvarmerne drives af flydende naturgas (LNG), som er et meget rent forbrændingsbrændstof.

For at sikre en lang levetid i fugtige miljøer er GA-luftvarmerne fremstillet i rustfrit stål, og alle elektriske komponenter er indkapslet i et IP55-kammer.

Af sikkerhedsmæssige årsager er luftvarmerne udstyret med en dobbelt magnetventil til lukning og åbning af gasforsyningen. Luftvarmerne er desuden forsynet med en sikkerhedsstryksensor, der afbryder gasforsyningen, hvis luftstrømmen blokeres.


Alle modeller leveres fuldt monteret med en elektrisk ledning og gastilslutningsrør med trykregulator, klar til brug. Luftvarmerne kan valgfrit udstyres med mekanisk eller elektronisk termostat. Termostaterne har et 10 m-kabel tilsluttet, så de er i stand til at måle temperaturen, hvor det er påkrævet.

UDSTYR


GA

- 100% termisk effektivitet
- Varmeproduktionen kan justeres manuelt
- Ideel til rumopvarmning
- Nem at installere
- Nem at betjene
- Drives af naturgas
- Dobbelt magnetventil til afbrydelse af gasforsyningen
- Sikkerhedskontakt forhindrer overopvarmning
- Trykkontakt registrerer blokering af luftstrømmen
- Yderklædning og forbrændingskammer i rustfrit stål
- Elektrisk udstyr indkapslet i IP55-kammer




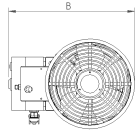


GA15

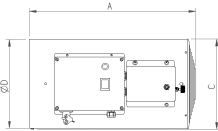

GA30

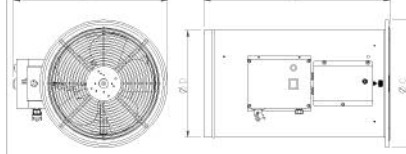

GA55-95-95t

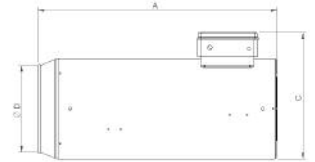

Dimensioner

	A		B		C		Ø D		Vægt	
	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[kg]	[lb]
GA15	530	20,87	400	15,75	285	11,22	280	11,02	10,5	23,18
GA30	645	25,39	532	20,94	440	17,32	370	14,57	15	33,11
GA55	680	26,77	415	16,34	525	20,67	351	13,82	25	55,19
GA95	1.060	41,73	415	16,34	675	26,57	351	13,82	28	61,81
GA95t	1.140	44,88	473	18,62	608	23,94	378	14,88	32	70,64

Tekniske specifikationer

		GA15	GA30	GA55	GA95	GA95t
Varmekraft (G31;Hs)	[kW]	10,5 til 17,0	25,0 til 36,0	27,4 til 52,0	51,7 til 97,0	46,0 til 97,0
	[kCal/t]	9.030 til 14.620	21.500 til 30.960	23.600 til 44.800	44.500 til 83.400	39.000 til 83.400
Gasforbrug	[kg/t]	0,738 til 1,176	1,748 til 2,513	2,16 til 3,7	4,8 til 6,6	3,6 til 6,6
Gastryk	[bar]	0,7	0,7	2	2	2
Nominal strøm	[W]	105	110	200	300	600
Spænding	[V – Hz]	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230 – 50	230
Luftstrøm	[m ³ /t]	760	1.700	1.500	3.300	6.000
	[cfm]	450	1.000	890	1.960	3.560

GA-luftvarmere er udviklet og produceres af Munters S.p.A., Italien.

Bestillingsinformation

GA-XXX-X fx, GA95-c

Kode til angivelse af størrelse:

15, 30, 55, 95

Kode til specificering af termostat:

- a Ingen termostat
- b Mekanisk termostat
- c Digital termostat



Munters, HumiCool Division, Isafjordsgatan 1, P.O. Box 1150, SE-164 26 Kista, Sverige. Tlf. +46 8 626 63 00, Fax +46 8 754 56 66.

Munters Italy S.p.A., Corso Inghilterra 15, 12084 Mondovì, Italy. Tlf +39 0174 560 600, Fax +39 0174 560 617.

www.munters.com

Australien Munters Pty Limited, Tlf. +61 2 6025 6422, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tlf. +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Incorporated, Tlf. +1 905 858 5894, **Denmark** Munters A/S, Tlf. +45 9862 3311, **Finland** Munters Oy, Tlf. +358 9 83 86 030, **Frankrig** Munters France S.A., Tlf. +33 1 34 11 57 50, **India** Munters India, Tlf. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tlf. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., **Chiusavecchia** Tlf. +39 0183-52 11, Munters Italy S.p.A., **Mondovì** Tlf. +39 0174 560 600, **Japan** Munters K.K., Tlf. +81 3 5970 0021, **Kina** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd., Tlf. +86 10 80 481 121, **Korea** Munters Korea Co., Ltd, Tlf. +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Tlf. +52 818 262 54 00, **Ryssland** Munters Europe AB, Tlf. +7 812 448 5740, **Saudiarabien og Mellemøsten** Hawa Munters, Tlf. +966 1 241 8808, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tlf. +65 744 6828, **Spanien** Munters Spain S.A., Tlf. +34 91 640 09 02, **Storbritannien** Munters Ltd., Tlf. +44 845 644 3980, **Sverige** Munters Europe AB, Tlf. +46 8 626 63 00, **Sydafrika & landene syd for Sahara** Munters (Pty) Ltd, Tlf. +27 11 997 2000, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tlf. +66 2 645 2708 12, **Tyrkiet** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tlf +90 322 231 13 38, **Tyskland** Munters Euroform GmbH, Tlf. +49 241 89 00 0, **USA** Munters Corporation **Fort Myers** Tlf. +1 239 936 1555, Munters Corporation **Mason** Tlf. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tlf. +84 8 825 6838, **Eksport & øvrige lande** Munters Europe AB, Tlf. +46 8 626 63 00.

Din forhandler